 


品番：EA986HN-15


品名：50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ポリウレタン)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/13 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



硬質	種番	転形状
B	C	B

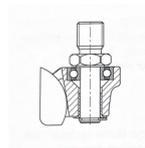

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	耐熱温度	-20~60℃(45℃以上では負荷容量が減少します。)
材質	金属:スチール、車輪:ポリウレタン	車輪径×幅(mm)	50×(33×2)
取付高(H)mm	56	耐荷重(kg)	250
ねじサイズ	M16×20mm	ねじピッチ	2
重量(kg)	0.75	タイヤ硬度	92ショアA

低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

跡が残らず汚れません。

多くの物質に対する高い耐薬品性

回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用

F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

