


品番：EA986HN-150

品名：150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

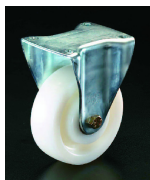

販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory

耐荷重
400kg

硬度 騒音 転がり抵抗
A E A

ボールベアリング
 ボールベアリング付高耐重「ナイロン」車輪の採用により、主に衝撃的に耐重が必要とする場合や、オイルが浸入していません。
 スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

耐衝撃性
 耐衝撃性に優れた高耐重向けの金具付キャスターです。

ナイロン
 大きく丈夫で耐衝撃性が高く、熱・冷気でも耐衝撃性が低い樹脂材料よりも耐衝撃性に優れています。

床面保護
 床面保護性に優れた高耐重向けの金具付キャスターです。

品番	EA986HN-150
品名	150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
規格	ISO 10243-1
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) / 車輪: ナイロン6
重量	1,913g
全高	197mm
車輪径	150mm
車輪幅	50mm
耐荷重	400kg (4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
転がり抵抗	■■■■■ Excellent
静音性	■■■■■ Satisfactory
床面保護	■■■■■ Satisfactory
耐衝撃性	■■■■■ Excellent

耐衝撃性に優れた高耐重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,913	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高耐重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

代替品

--	--



品番 EA986HL-150

コメント 150mm/400kg 全高197mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.