


品番：EA986HN-200

品名：200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

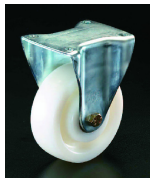

販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (作音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory

耐荷重
600kg

硬度 騒音 転がり抵抗
A E A

ボールベアリング
 ボールベアリング付高耐重「ナイロン」車輪の採用により、主に衝撃的に耐えなければならない高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられます。

耐熱温度
 -25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)

ナイロン
 大きく丈夫で耐衝撃性が高く、主に衝撃的に耐えなければならない高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられます。

床面保護
 床面保護性能が優れているため、床面を保護することができます。

品番	EA986HN-200
品名	200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
規格	ISO 10246-1
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) / 車輪: ナイロン6
重量	2,332g
全高	245mm
車輪径	200mm
車輪幅	50mm
耐荷重	600kg
転がり抵抗	Excellent
作音性	Satisfactory
床面保護	Satisfactory
耐熱温度	-25～80℃
耐衝撃性	優れている

耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,332	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています
- プレート取付け型
- 自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

代替品

--	--



品番 EA986HL-200

コメント 200mm/600kg 全高245mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.