


品番 : EA986HN-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具・ナロン車輪)

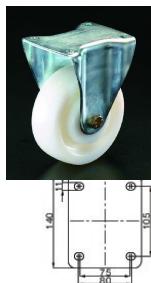

販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 22:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)
■■■■ Excellent
■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■ Satisfactory

耐荷重
600kg

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられる。主に機械的に動きを必要とする部品に採用されています。

樹脂・接着・被覆のワニに比べて、強度が高く、軽量で、吸音性も高いです。

ナイロン
堅くて丈夫で軽く、柔軟性も持つ。また、吸音性も高いです。

タイヤの選択
車輪の種類によって、耐荷重や耐熱性が異なります。



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,332	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

代替品



品番 EA986HL-200
コメント 200mm/600kg 全高245mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.