


品番：EA986HR-75

品名：75mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

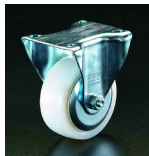

販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (作音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory



硬度	騒音	転がり抵抗
A	E	A


ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、荷重に耐え、滑らかな動きを実現します。また、スチール製のローラーは、床面に傷を付ける可能性があります。また、ベアリングの劣化を防ぐために、定期的にグリスアップが必要です。

材質
 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
 車輪: ナイロン6

ナイロン
 大きく丈夫で、衝撃に強く、また、滑らかな動きを実現します。

床面保護
 床面に傷を付ける可能性があります。

品番	EA986HR-75	EA986HR-100	EA986HR-125
車輪径	75mm	100mm	125mm
全高	108mm	138mm	168mm
重量	520g	720g	920g
耐荷重	200kg	250kg	300kg

 

車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	108	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	520	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.