

品番：EA986HS-1

品名：75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/16 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
■●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■●●●● Satisfactory

耐荷重
200kg




硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

ローラーベアリング

ローラーベアリングは丈夫で、滑らかに廻り、ほとんどメンテナンスが不要です。また、床面に与えるダメージも少ないです。

ナイロン

軽くて丈夫で、耐熱性が高く、油・溶剤にも耐えます。また、静電気を帯びないため、静電気に敏感な機器の近くに設置しても問題ありません。

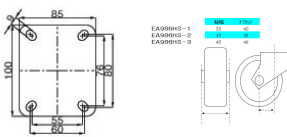

車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	108	耐荷重(kg)	200(4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,020	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
プレート取付け型

