

品番：EA986HT-71


品名：60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)



販売価格	9,770円(税抜) / 10,747円(税込)		
カタログ価格	9,770円(税抜) / 10,747円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/13 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good

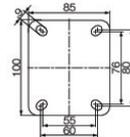

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	60×35mm
耐荷重	200kg	全高	80mm
耐熱温度	-25~70℃	材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: ポリウレタン

ボールベアリング
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製
低床型
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.