

品番 : EA986HT-81

品名 : 60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,720円(税抜) / 10,692円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,720円(税抜) / 10,692円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/15 03:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1742ページ | | |



Rolling resistance (転抵抗力)
■■■■■: Very good
■■■□□: Good

Operating noise (静音性)
■■■□□: Good

Floor surface preservation (床面保護)
■■■□□: Good

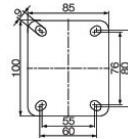

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|-------|---------------|-----|-----------------------------|
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン |
| 車輪径×幅 | 60×35mm | 全高 | 80mm |
| 耐熱温度 | -25~70°C | 耐荷重 | 200kg |

ボールベアリング

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

低床型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.