

品番：EA986HT-82


品名：60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/11/01 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1759ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

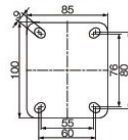

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	65×40mm	全高	92mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	250kg
ボールベアリング			
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
プレート取付け型			
低床型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.