

品番 : EA986HV-0

品名 : 35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		




 
硬度
A

静音
D

耐荷重
75kg

ナイロン
軽く丈夫で摩擦係数が低く、又、滑り、研磨でも摩擦係数が低い、機械設計などより信頼性に優れています。

寸法規格
寸法規格
寸法規格
寸法規格

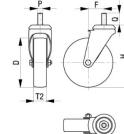

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅(mm)	35×25
耐荷重(kg)	75	取付高(H)mm	50
重量(kg)	0.15	ねじサイズ	M10×30mm
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.