

品番：EA986HV-1

 

品名：50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	1,860円(税抜)／2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜)／2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (作動音)
●●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Satisfactory

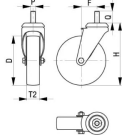

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	50×18mm
耐荷重	75kg	取付高(H)mm	69
重量	0.164kg	ねじサイズ	M10×30
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:50mm、F:23mm、H:69mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:18mm

