

品番：EA986HV-10

品名：35mm/M10 キャスター-(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,990円(税抜)／4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜)／4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		




硬度	静音	耐衝撃
A	D	A

材質	車輪	自在金具
ナイロン6	スチール(亜鉛メッキ)	スチール(亜鉛メッキ)



耐熱温度	耐油	耐薬品
-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)	良好	良好

取付高(H)	車輪径×幅
50	35×25

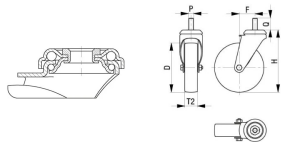

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	35×25
耐荷重(kg)	75	取付高(H)mm	50
重量(kg)	0.2	ねじサイズ	M10×30mm
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

