



品番：EA986HV-100A

品名：100mm キャスター(固定金具)

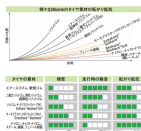


販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/03 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

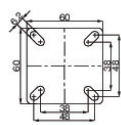

項目	仕様
車輪径	100mm
車輪幅	32mm
取付穴径	8.5mm
プレートサイズ	90×66mm
タイヤ硬度	70ショアD
重量	450g
耐熱温度	-25~80℃
耐荷重	120kg
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6

車輪径	100
車輪幅	32
取付穴径	8.5
プレートサイズ	90×66
タイヤ硬度	70
重量	450
耐熱温度	-25~80
耐荷重	120
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6

車輪径	100
車輪幅	32
取付穴径	8.5
プレートサイズ	90×66
タイヤ硬度	70
重量	450
耐熱温度	-25~80
耐荷重	120
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6

 

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	100×32mm
全高	136mm	取付穴径	8.5mm
ボルト穴間距離	75(61)×51(45)mm	プレートサイズ	90×66mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	120kg	重量	450g
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

高品質なナイロン素材を使用しており、耐荷重性能が高く衝撃にも強いです。

薬品や溶剤に触れても劣化しにくいので耐久性に優れています。

プレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.