

品番 : EA986HV-2

 

 
品名 : 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 102 (2025/12/16 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)
Excellent
Operating noise (静音性)
Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
Satisfactory

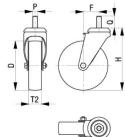

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	75×23mm
耐荷重	75kg	取付高(H)mm	98
重量	0.211kg	ねじサイズ	M10×30
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:75mm、F:29mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.