

品番 : EA986HV-3

 

品名 : 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2025/12/17 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)  
■■■■ Excellent  
■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■ Satisfactory

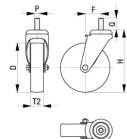

耐衝撃性に優れています

## 仕様

仕様	自在車輪ストッパー無し	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	120kg	取付高(H)mm	133
重量	0.516kg	ねじサイズ	M12×30
ねじピッチ	1.75	耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.