 



品番 : EA986HW-100A

品名 : 100mm キャスター(自在金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,790円(税抜) / 6,369円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,790円(税抜) / 6,369円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/02/17 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1688ページ | | |

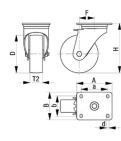

仕様

| | | | |
|--------|----------|-----------|--|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 100×32 |
| 全高(mm) | 136 | 耐荷重(kg) | 120 |
| タイヤ硬度 | 70ショアD | 耐熱温度 | -25~80°C(35°C以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(kg) | 0.60 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6 |

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.