

品番：EA986HW-2

品名：75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)		
カタログ価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)

■ ■ ■ ■ ■ Excellent

Operating noise (静音性)

■ ■ ■ ■ ■ Satisfactory


 
Floor surface preservation (床面保護)

■ ■ ■ ■ ■ Satisfactory



硬度 騒音 転がり抵抗

A E A

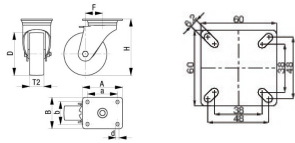

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	75×23
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	188	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.