

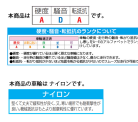


品番：**EA986HW-50**

品名：50mm キャスター(自在金具)

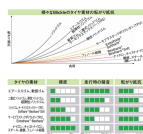

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/29 12:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1688ページ | | |

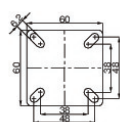

仕様

| | | | |
|---------|--|---------|---------|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 50×18mm |
| 全高 | 71mm | 取付穴径 | 6.2mm |
| ボルト穴間距離 | 48(38)×48(38)mm | プレートサイズ | 60×60mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 70 ショアD |
| 耐荷重 | 75kg | 重量 | 190g |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 | | |

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

高品質なナイロン素材を使用しており、耐荷重性能が高く衝撃にも強いです。

薬品や溶剤に触れても劣化しにくいので耐久性に優れています。

プレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.