

品番：EA986HY-160

品名：160mm キャスター(自在金具)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●●: Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●●: Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●●: Very good




硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ●●●●●: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。
 ●●●●●: 静音性に優れています。
 ●●●●●: 床面保護に優れています。
 ●●●●●: 耐荷重が優れています。
 ●●●●●: 耐衝撃性に優れています。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、径の大きいローラーが、径の小さいスリーブの間に滑らかに動き、摩擦が低減されます。スロッシングが防止され、寿命が長くなります。

各種規格・標準寸法図
 ●●●●●: 転がり抵抗
 ●●●●●: 騒音
 ●●●●●: 転がり抵抗
 ●●●●●: 耐荷重
 ●●●●●: 耐衝撃性

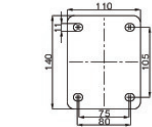

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	1,894
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
- 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
- リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製
- プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.