


品番：EA986HY-3

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,720円(税抜) / 8,492円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,720円(税抜) / 8,492円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/24 01:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1690ページ                      |      |   |

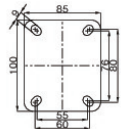

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

|         |           |           |   |
|---------|-----------|-----------|---|
| 仕様      | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅     | 125×37mm  |
| 全高      | 150mm     | 偏心(オフセット) | 40mm  |
| ボルト穴径   | 9mm       | ボルト穴間距離   | 80×60mm   |
| プレートサイズ | 100×85mm  | 耐熱温度      | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)                    |
| タイヤ硬度   | 65ショアA    | 耐荷重       | 150kg(4km/h)                                    |
| 重量      | 917g      | 材質        | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)<br>車輪: 弾性ソリッドゴム |

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.