


品番 : EA986JA-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具)

 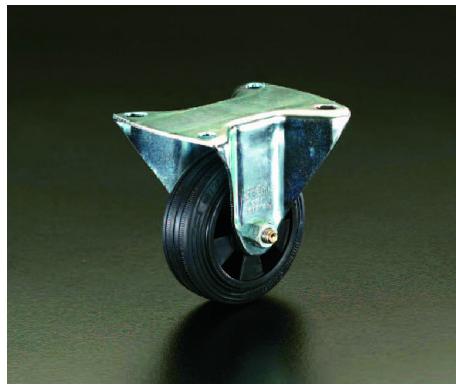


販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗力)
■●● Satisfactory
Operating noise (静音性)
■■■■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Very good

硬度	C	騒音	C	転抵抗	D
----	---	----	---	-----	---



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	586	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

プレート取付け型

中荷重タイプ

ローラーベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

