


品番 : EA986JB-3

品名 : 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

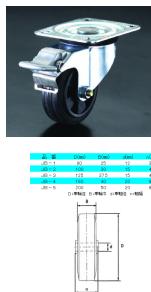

販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



硬度	C
騒音	C



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,180	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

