 


品番：EA986JB-80

品名：80mm キャスター(自在金具)



販売価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)

Operating noise (静音性)


Floor surface preservation (床面保護)

耐荷重
50kg



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



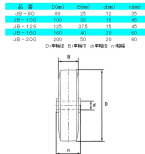



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	80×25
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	50 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	580	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

