 


品番：EA986JC-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)





|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,430円(税抜) / 9,273円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,430円(税抜) / 9,273円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/25 12:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1689ページ                      |      |   |



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●● Satisfactory  
 Operating noise (静音性)  
 ●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●● Very good



 硬度 騒音 転抵抗  
 C C D

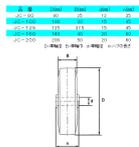

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

|           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|---|
| 仕様        | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 125×37.5  |
| 全高(mm)    | 150       | 耐荷重(kg)   | 100 (4km/h時)  |
| タイヤ硬度     | 80 ショアA   | 耐熱温度      | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)                        |
| 重量(g)     | 1,378     | 材質        | 金具: スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)<br>車輪: ソリッドゴム |
| ローラーベアリング |           |           |   |
| プレート取付け型  |           |           |   |
| 中荷重タイプ    |           |           |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

