
 
 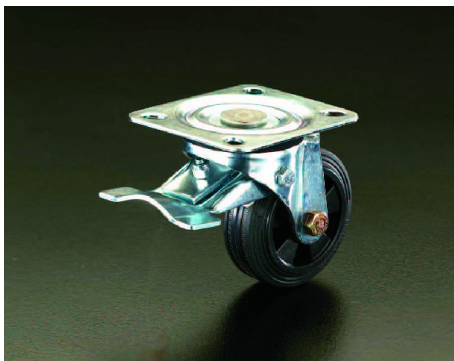


品番：EA986JC-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

 


Rolling resistance (転がり抵抗)
 ● 満足 Satisfactory
 Operating noise (静音性)
 ● 満足 Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ● 満足 Very good


耐荷重
135kg



硬度 騒音 転抵抗
 C C D



品番	160	100	80	110
全高	195	195	195	195
全幅	160	160	160	160
全径	160	160	160	160
全重	2,860	2,860	2,860	2,860

 

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×40
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,860	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

代替品

品番	EA986HC-160
コメント	耐熱温度: -25~80℃



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.