 



品番：EA986JC-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

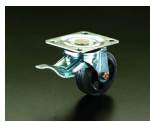


Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ● 満足 Satisfactory  
 Operating noise (静音性)  
 ● 満足 Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ● 満足 Very good



 硬度 騒音 転抵抗  
 C C D



品番	160	160	160	160	160
転がり抵抗	満足	満足	満足	満足	満足
騒音	満足	満足	満足	満足	満足
床面保護	満足	満足	満足	満足	満足
耐荷重	135kg	135kg	135kg	135kg	135kg

 

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×40
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,860	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

代替品

品番	EA986HC-160
コメント	耐熱温度: -25~80℃



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.