 


品番：EA986JC-80

品名：80mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/25 13:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		





Rolling resistance (転がり抵抗)
 ● 満足 Satisfactory
 ● 良好 Very good
 ● 優等 Very good

Operating noise (静音性)
 ● 満足 Satisfactory
 ● 良好 Very good
 ● 優等 Very good

Floor surface preservation (床面保護)
 ● 満足 Satisfactory
 ● 良好 Very good
 ● 優等 Very good



硬度 騒音 転抵抗
 C C D

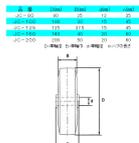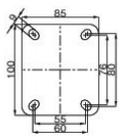

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	80×25
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	50 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	775	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

