

品番：**EA986JE-3**

品名：160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	23,800円 (税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 劣化が少なく、高い耐久性を誇るソリッドゴムの採用により、長期間の使用でも安定した性能を発揮します。
 【ゴム車輪のリスリット機構】
 ● 走行時摩擦による発熱を軽減し、寿命を延ばします。
 ● 走行時に発生する摩擦熱を軽減し、走行性を向上させます。
 ● 走行時に発生する摩擦熱を軽減し、走行性を向上させます。

ボールベアリング
 オールステンレスのボールベアリングを採用し、高い耐久性を実現しています。また、潤滑剤の付与も必要とする構造を採用し、メンテナンスが容易です。
 スチールボールの内径、外径、ボール径を調整し、性能が向上します。また、ボール径の調整により、性能が向上します。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

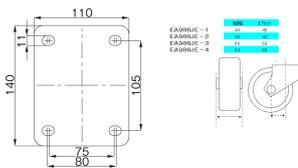

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,450	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.