

品番 : EA986JE-4

品名 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	27,300円(税抜)／30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜)／30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗力)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Very good



硬度 騒音 輪抵抗  
D B B

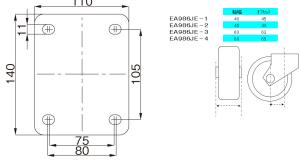

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,080	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.