

品番：EA986JF-100

品名：100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/25 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good

耐荷重
200kg



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 弾力性に優れ、凹凸や突起を吸収し、走行時の振動を軽減します。また、摩擦による発熱が少ないため、長時間の使用でも劣化が少なく、寿命が長くなります。

【ゴム車輪シリーズの特徴】

 

- 弾力性に優れ、凹凸や突起を吸収し、走行時の振動を軽減します。
- 摩擦による発熱が少ないため、長時間の使用でも劣化が少なく、寿命が長くなります。
- 滑り止めの効果があり、安定した走行が可能です。

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現し、長時間の使用でも安定した走行が可能です。また、メンテナンスが簡単で、寿命が長くなります。

静音性
 静音性に優れた設計を採用し、走行時の騒音を大幅に低減します。作業環境の改善に貢献します。

床面保護
 床面保護に優れた設計を採用し、走行時の床面へのダメージを軽減します。床面の寿命を延ばします。

EA986JF-100
 T E Z S

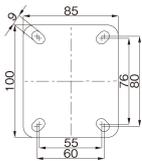

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,464	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.