

品番：EA986JF-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good

耐荷重
400kg



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B



 

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様、高弾力性を実現。また、滑り止まり効果も高い。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 高弾力性 高弾力性を実現し、走行性を向上。
 ● 高耐熱性 高耐熱性を実現し、高温環境での使用が可能。
 ● 高耐磨性 高耐磨性を実現し、長寿命を実現。
 ● 高静音性 高静音性を実現し、静音性を向上。
 ● 高床面保護性 高床面保護性を実現し、床面保護性を向上。

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高弾力性、高耐熱性、高耐磨性、高静音性を実現し、高走行性を向上。
 スターボールベアリングは、ボールベアリングの構造を改良し、摩耗が少なくなり、ロングライフが実現されています。

高弾力性
 高弾力性を実現し、走行性を向上。

高耐熱性
 高耐熱性を実現し、高温環境での使用が可能。

EA986JF-160
 T E Z S

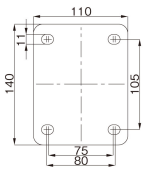

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,685	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.