
 
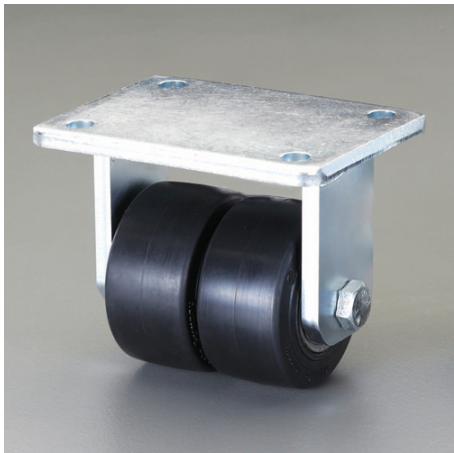


品番：**EA986JW-100**

品名：100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)



販売価格	<b>28,100円</b> (税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 4</b> (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		

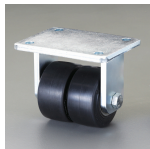

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

**仕様**

仕様	固定	車輪径×幅	100×(40×2)mm
全高	145mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	75~80×105mm	プレートサイズ	110×140mm
耐熱温度	-20~80℃ (60℃を超えると負荷容量が減少)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	400kg	材質	金具:スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドラバー

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

