
 


品番 : EA986JW-100


品名 : 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)

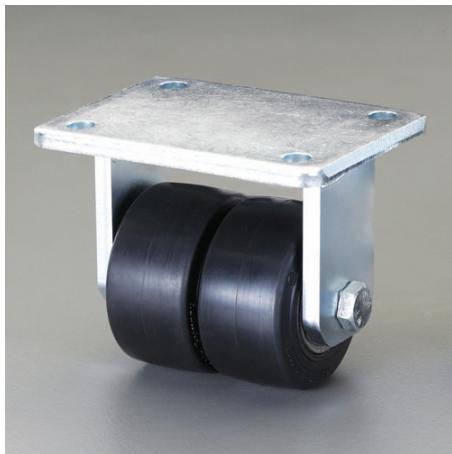

販売価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
■■■■■ Very good  
Operating noise (静音性)  
■■■■■ Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■■ Very good

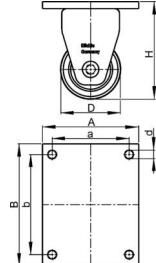

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

## 仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径(D)×幅	100×(40×2)mm	全高(H)	145mm
プレートサイズ(A×B)	110×140mm	取付穴間(a×b)	75~80×105mm
取付穴	11mm	耐熱温度	-25~80°C
耐荷重	400kg		
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.