
品番: EA986JW-125

品名: 125mm キャスター(固定金具・ッインホイール)

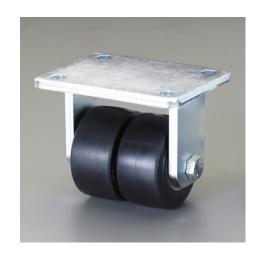

販売価格	29,600円 (税抜)/32,560円(税込)				
カタログ価格	29,600円(税抜)/32,560円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 01:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				



 












ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径(D)×幅	125×(40×2)mm	全高(H)	170mm
プレートサイズ (A×B)	110×140mm	取付穴間(a×b)	75~80×105mm
取付穴	11mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重	500kg		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.