 


品番 : EA986JX-100


品名 : 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)		
カタログ価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (板抵抗)
最高級: □ Very good
Operating noise (静音性)
★★★★□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
★★★★□ Very good

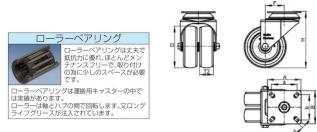

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径(D)×幅	100×(40×2)mm	全高(H)	145mm
プレートサイズ(A×B)	110×140mm	取付穴間(a×b)	75~80×105mm
取付穴	11mm	耐熱温度	-25~80°C
耐荷重	400kg		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.