

 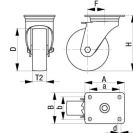


品番：EA986KA-103

品名：160mm キャスター-(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)

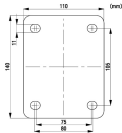

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,500円(税抜) / 25,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,500円(税抜) / 25,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/29 11:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1691ページ | | |



走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在後ストッパー | 車輪径×幅 | 160×45mm |
| 全高 | 195mm | 偏心(オフセット) | 57mm |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 80ショアA | 耐荷重 | 400kg(4km/h) |
| 重量 | 約2.8kg | 材質 | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ポリウレタン 車輪中心部: ナイロン6 |

快適性に特化したモデルです。

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です。

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

旋回ヘッドはダブルボールベアリング仕様

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

合成糸ガード付き

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.