



品番：EA986KA-21

品名：100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

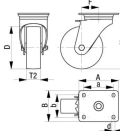

販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		

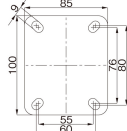

カタログ訂正 26/04/03 ●耐荷重 誤:300kg 正:320kg (NO.57 963)

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	100×40mm
全高	130mm	偏心(オフセット)	49mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	75ショアA	耐荷重	320kg(4km/h)
重量	約1.4kg	材質	金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ダイカストアルミニウム製

- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです
- 動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。
- 走行跡が残らず、床への色移りがありません。
- 多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

自在旋回ヘッド部はダブルボールベアリング仕様

重荷重タイプ

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.