


品番 : EA986KA-3

品名：150mm キャスター(固定金具)

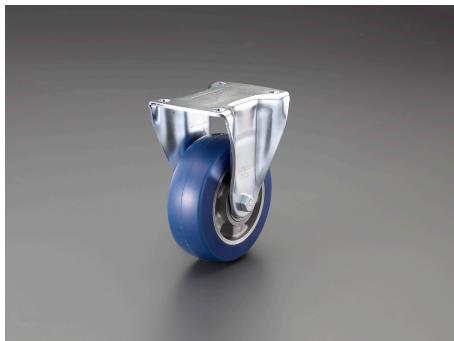


販売価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



- 優れている
- 非常に良好
- 非常に良好

耐荷重
500kg

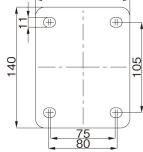

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。

仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	150×54mm	全高	197mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重(kg)	500

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.