



品番：EA986KA-54

品名：200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

 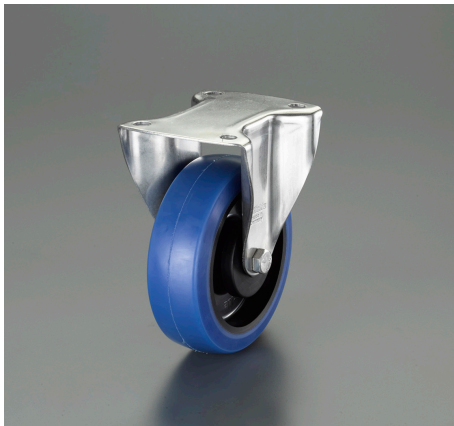


販売価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

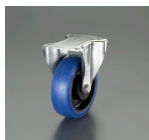

ポリウレタン車輪 高弾力・高摩擦付着に優れ、滑動摩擦係数が小さい。 摩耗も少なく、寿命が長い。環境にも優しい。	
Rolling resistance (転がり抵抗)	●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)	●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)	●●●● Very good

Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Very good



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	固定	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	200×50mm	全高	235mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	300kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.