


品番：EA986KA-64

品名：200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

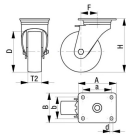

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	偏心(オフセット)	54mm
取付穴径	11mm	取付穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-20~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	75ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	2.1kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:熱可塑性ポリウレタンエラストマー

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

錆びや薬品に極めて強く、高湿度な環境、衛生管理や耐食性が強く求められる現場に最適です。

加水分解への高い耐性も備えており、長期間にわたり優れた性能を維持します。

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

合成糸ガード付き

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.