


品番：EA986KA-71

品名：100mm キャスター-(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付)



販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

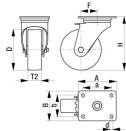

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	100×38mm
全高	125mm	偏心(オフセット)	33mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	75ショアA	耐荷重	150kg(4km/h)
重量	0.8kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:熱可塑性ポリウレタンエラストマー

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

錆びや薬品に極めて強く、高湿度な環境、衛生管理や耐食性が強く求められる現場に最適です。

加水分解への高い耐性も備えており、長期間にわたり優れた性能を維持します。

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

合成糸ガード付き

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.