


品番 : EA986KA-72

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付)



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 22:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

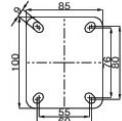

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×40mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	150kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

