


品番：**EA986KA-74**

品名：200mm キャスター-(自在金具・ステンス製/ブレーキ付)



販売価格	<b>45,400円</b> (税抜) / 49,940円 (税込)		
カタログ価格	45,400円 (税抜) / 49,940円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/06/29 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

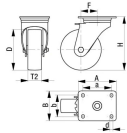

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

**仕様**

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	偏心(オフセット)	48mm
取付穴径	11mm	取付穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-20~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	75ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	2.5kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:熱可塑性ポリウレタンエラストマー

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

錆びや薬品に極めて強く、高湿度な環境、衛生管理や耐食性が強く求められる現場に最適です。

加水分解への高い耐性も備えており、長期間にわたり優れた性能を維持します。

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

合成糸ガード付き

プレート取付け型

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.