 



品番：EA986KD-420

品名：420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)



販売価格	109,100円(税抜) / 120,010円(税込)		
カタログ価格	109,100円(税抜) / 120,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

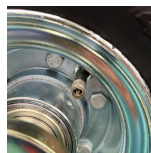

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

#### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	420×115mm
全高	480mm	取付穴径	14mm
取付穴間距離	160×120mm	プレートサイズ	200×160mm
耐熱温度	-20~50℃	タイヤ硬度	60ショアA
耐荷重	650kg(4km/h)	重量	15.22kg
材質	本体:スチール (極めて頑丈な溶接鋼板構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート処理、六価クロムフリー) 車輪:エア入りゴム	バルブ	米式

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

エア入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.