 



品番：EA986KE-1

品名：310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)



販売価格	133,400円(税抜) / 146,740円(税込)		
カタログ価格	133,400円(税抜) / 146,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

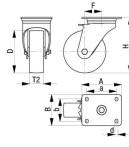

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

#### 仕様

仕様	自在車輪前ストッパー付き	車輪径×幅	300×100mm
全高	355mm	偏心(オフセット)	85mm
取付穴径	14mm	取付穴間距離	160×120mm
プレートサイズ	200×160mm	耐熱温度	-20~50℃
タイヤ硬度	60ショアA	耐荷重	450kg(4km/h)
重量	12kg	材質	本体:スチール (極めて頑丈な溶接鋼板構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム
バルブ	米式		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.