



品番：EA986KF-150

品名：150mm キャスター(固定金具)

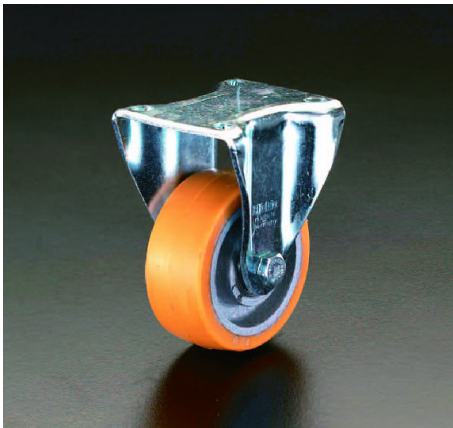

販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

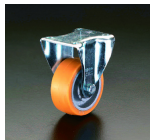

ボールベアリング
ボールベアリングは、ボールが回転する際に摩擦を減らし、スムーズな動作を実現します。また、衝撃に強い構造を採用することで、寿命が長くなります。

転がり抵抗
●●●● 非常に良好
●●●● 良好
●●●● 良好

作動音
●●●● 良好

床面保護
●●●● 良好



ポリウレタン車輪
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、静粛性も高い車輪です。また、滑り止めの効果も期待できます。

【ポリウレタン車輪のメリット】
● 耐衝撃性：衝撃に強い構造を採用
● 耐摩耗性：長時間の使用でも劣化しにくい
● 静粛性：作動音が小さい

硬度 騒音 転抵抗
B D B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,199	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.