

品番：EA986KG-11

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



 

販売価格	24,400円(税抜)／26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜)／26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 13:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



転がり抵抗
■■■■ 非常に良好
作動音
■■■■ 良好
床面保護
■■■■ 良好



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

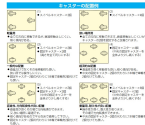

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,672	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.