

品番：EA986KH-13

品名：200mm キャスター(自在金具)




販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現し、主に機械的に駆動が必要な用途に最適です。
スチールボールは、熱処理による強度向上と、潤滑剤の注入により、長寿命・高信頼性を確保しています。

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

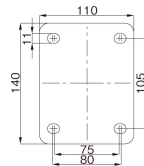

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	200×50mm	全高	245mm
耐熱温度	-30~70℃	耐荷重(kg)	900

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.