

品番 : EA986KH-13


品名 : 200mm キャスター(自在金具)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ボールベアリング  
ボールベアリングは高品質、ハイパフォーマンスの車輪用です。主に軽量に軽さを必要とする車両用に設計されています。  
スチールボールが内・外二つの輪を抱き、球の空隙にスチールラブースが組み込まれていて注油の必要はありません。

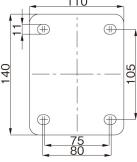

硬度・走行性が特に優れた超高品质な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	200×50mm	全高	245mm
耐熱温度	-30~70°C	耐荷重(kg)	900

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。  
高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

プラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.