

品番：EA986KK-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 42,400円(税抜) / 46,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 42,400円(税抜) / 46,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/29 12:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ | | |



ボールベアリング
 ボールベアリングが劣化すると、ホイールがスムーズに回転しなくなり、また摩擦的に車体が必要とするエネルギーが増加してしまいます。
 スターリングボールベアリングは、スチール製のボールを樹脂製の外殻が保護されています。この構造により、ボールが劣化するのを防ぎ、長寿命を実現しています。

Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good

Operating noise (静音性)
 ●●●● Good

Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Good

耐荷重
750kg


ポリウレタン車輪
 耐摩耗・耐衝撃性に優れ、静粛性も非常に高い。また、滑り止め効果も高く、安全性も確保されています。
 【ポリウレタン車輪のメリット】
 ● 耐摩耗性: 寿命が長い
 ● 静粛性: 作業音が少ない
 ● 滑り止め: 安全性が高い
 ● 耐熱性: 高温でも変形しない
 ● 耐油性: 油汚れに強い

| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| B | D | B |

車輪の材質
 ●●●● Very good

車輪の寸法
 ●●●● Very good

車輪の性能
 ●●●● Very good

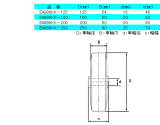

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|--------|---------------|-----------|---|
| 仕様 | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
| 全高(mm) | 205 | 耐荷重(kg) | 750 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 4,520 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン |

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 自在旋回部はダブルボールベアリング仕様
- 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
- 地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています
- ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
- 車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.